

Basic PDU

オムロンホームページ
PDUの詳細はこちら



3年保証

オムロンUPS専用 Basic PDUの特長

- 抜き差し差込口と抜きロック機構付き
- スライド式取付金具標準添付 (OUタイプのみ)
- オムロンUPSとの接続検証済み (接続対象のUPSに限る *1)
- PDUでもUPSと同様の保守・保証サービスをご準備いたします *2
- 19インチラック取付金具を標準添付
- 電源プラグ付きケーブルを標準装備
- 3年保証 (セット使用対象のUPSと接続して使用した場合に限る)
- 交換品先出しサービスが受けられます *2

*1 接続対象のUPSは中面をご参照ください。 *2 セット使用対象のUPSは中面をご参照ください。 PDUのみでの保守・保証サービスのお申込みはできません。セットでご使用されるUPSで保守・保証サービスをお申込みの際に、PDUの製品番号も記載ください。無償にて同サービスをお受けいただけます。無償でご提供する、PDUのオンサイト保守サービスには諸条件がございます。また当社都合により内容が変更される可能性もございます。サービス内容を随時更新いたしますので、詳細はホームページをご確認ください。 *交換品先出しサービスは、ご購入後1か月以内にご利用者登録していただいたお客様に限り、UPSご登録時にPDUも併せてご登録ください。



200V/30A/OUタイプ ロング
R6931Q12
メーカー希望小売価格
¥106,700
(税抜価格 ¥97,000)



200V/30A/OUタイプ ショート
R6930Q12
メーカー希望小売価格
¥77,550
(税抜価格 ¥70,500)



100V/30A/OUタイプ ロング
R6174Q12
メーカー希望小売価格
¥69,630
(税抜価格 ¥63,300)



100V/30A/OUタイプ ショート
R6176Q12
メーカー希望小売価格
¥57,200
(税抜価格 ¥52,000)



100V/15A/OUタイプ
R6202Q12
メーカー希望小売価格
¥29,260
(税抜価格 ¥26,600)



100V/15A/1Uタイプ
R6921Q12
メーカー希望小売価格
¥29,260
(税抜価格 ¥26,600)

ご購入前の機種選定についてのご相談から、ご購入後の設置に関するアドバイスやトラブル対応など、さまざまなご相談に無料で対応させていただきます！

【お問い合わせ先】

0120-77-4717

(携帯電話・PHSからご利用いただけます)

メールアドレス
omron_support@omron.com

※ホームページからお問い合わせフォームをご利用いただくこともできます。

FAX 03-6718-3632



オムロン電子機器
カスタマサポートセンター

【電話受付時間】 月曜日～金曜日(祝祭日、当社の休日を除く)
9:00～17:30(12:00～13:00を除く)

オムロンソーシャルソリューションズ株式会社

IoTソリューション事業本部

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/



●ご用命・お問い合わせ

仕様一覧

型式	R6931Q12	R6930Q12	R6174Q12	R6176Q12	R6202Q12	R6921Q12
メーカー希望小売価格	¥106,700 (税抜価格 ¥97,000)	¥77,550 (税抜価格 ¥70,500)	¥69,630 (税抜価格 ¥63,300)	¥57,200 (税抜価格 ¥52,000)	¥29,260 (税抜価格 ¥26,600)	¥29,260 (税抜価格 ¥26,600)
JANコード	4570193450129	4570193450136	4570193450105	4570193450112	4570193450082	4570193450099
セット使用対象UPS	BU5002R		BN300RA		BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/ BN150RA/BN300R/BN150R	
入力	定格入力電圧/電流 250V/30A		125V/30A		125V/15V	
	相数 NEMA L6-30P		単相2線(アース付) NEMA L5-30P		NEMA 5-15P	
出力	定格出力電圧/電流 250V/15A×2系統		125V/15A×2系統		125V/15A	
	出力コンセント IEC C13×20個、 IEC C19×4個		IEC C13×8個		抜け防止形、 接地形2Pコンセント×12個	
	出力コンセント抜け止め ロック機構(C13のみ)		抜け防止形、 接地形2Pコンセント×24個		抜け防止形、 接地形2Pコンセント×12個	
	過電流保護 サーキットプロテクタ(20A×2系統)		抜止式差込口		-	
ラック取り付け	-		縦方向(0U)		ラック(1U)	
スライドレール	-		●		-	
設計上の標準使用期間	7年(周囲温度 -5℃~40℃)					
使用周囲温度/湿度	-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下					
安全規格	電安法					
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ	電安法/約3m					
外形寸法(H×W×L) ケーブル含まず *1	37×55.4×1520mm	37×55.4×800mm	29.5×55.4×1680mm	29.5×55.4×1120mm	29.5×55.4×840mm	68×44×485mm
梱包寸法(H×W×L) *1	90×145×1595mm	65×145×915mm	90×145×1755mm	90×145×1195mm	65×145×915mm	65×145×555mm
本体質量	約3.2kg	約2.3kg	約3.4kg	約2.6kg	約1.5kg	約1.4kg
梱包質量	約4kg	約2.9kg	約4.3kg	約3.3kg	約2.1kg	約2.3kg
付属品	取扱説明書 ●					
19インチラック取付金具	● *2					
使用上の特記事項	本製品はセット使用対象UPSの出力コンセントに直接接続し请使用ください。					
保証期間	3年 *3					

●対応 一非対応

*1 (高さ×幅×長さ)mm *2 同梱される取付金具の個数は型式によって異なります。詳しくは仕様書をご参照ください。 *3 「使用上の特記事項」以外でのご使用は保証対象外となります。

付属品

本体取付金具

R6931Q12/R6174Q12 : 3個
R6930Q12/R6176Q12/R6202Q12 : 2個



サーバラック取付金具 一覧



ケージナット M5



ナベ小ネジ M5-12mm



タッピングネジ M5-12mm



トラス小ネジ M4-12mm



ナベ小ネジ M5-35mm



ローレットナット

PDU は大和電器株式会社製造品です。


本製品の製造元である大和電器株式会社は配線器具メーカーとして創業以来 75 年間で培った安全設計で、多数の国内データセンタへの導入実績を有しています。また内部配線についても 1 枚の銅板で繋がったバスバー構造を採用し、差込口間で接続不良が起こらない安全設計となっています。

この度発売する全製品においても、製造元である大和電器株式会社にて PSE マークを取得しており、安心してご使用いただけます。


外形図

(単位: mm)


● R6931Q12

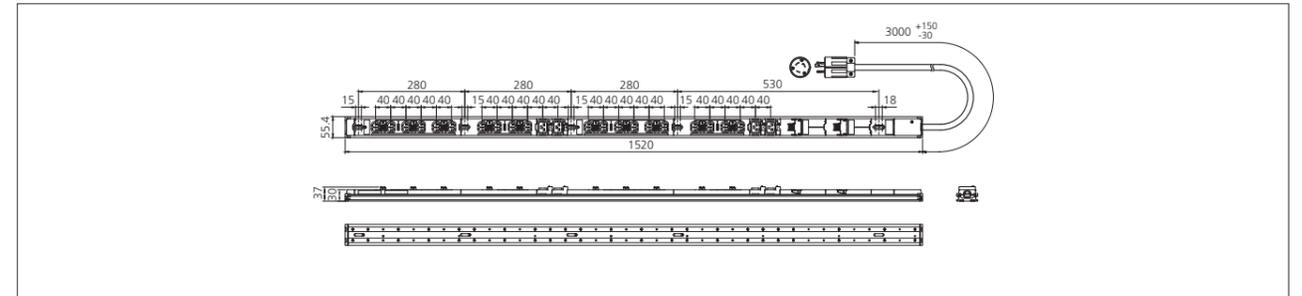


● R6930Q12

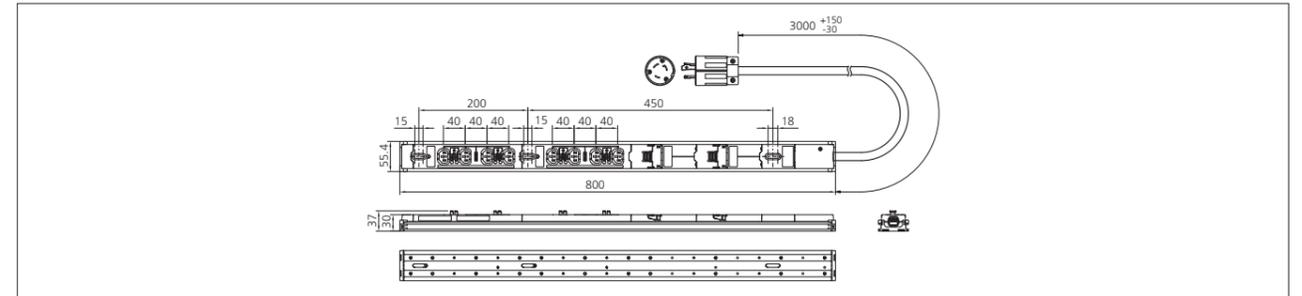


● R6174Q12

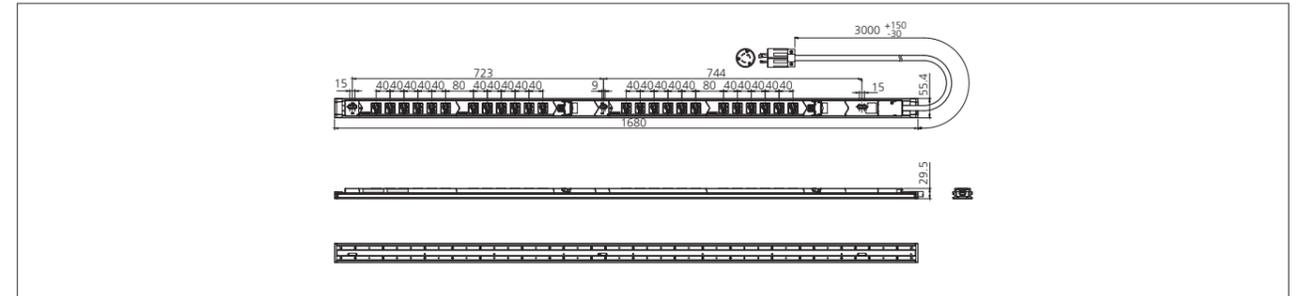

● R6176Q12

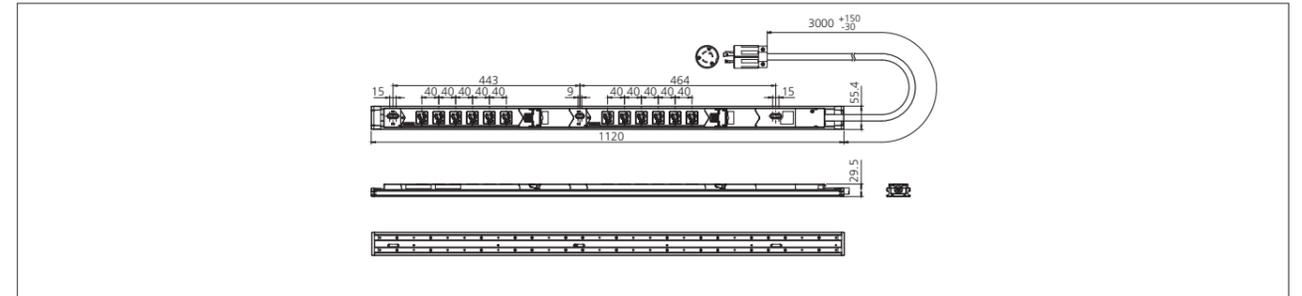

● R6202Q12

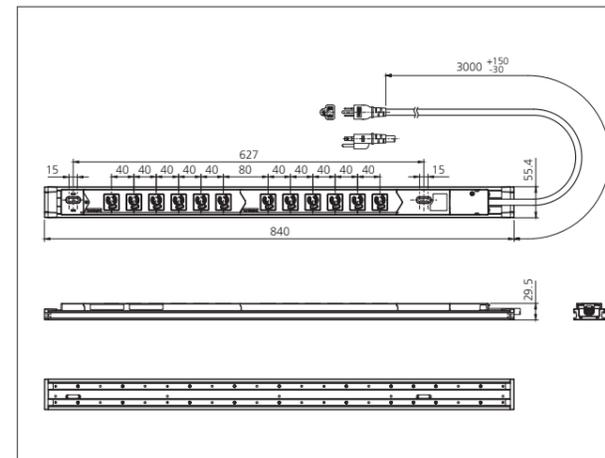

● R6921Q12

