

交通信号制御機 (押ボタン制御専用機)

警交仕規第1012号 交通信号制御機仕様書 準拠



特長
01

軽量・コンパクト

当社従来比約38%の小型・軽量化

特長
02


豊富な拡張機能

高齢者等感応機能、手動外函接続、連動子機動作時の横断待ち時間短縮などの追加が可能

特長
03

保守が容易

制御電源、灯器駆動ユニット、信号制御ボードを分離

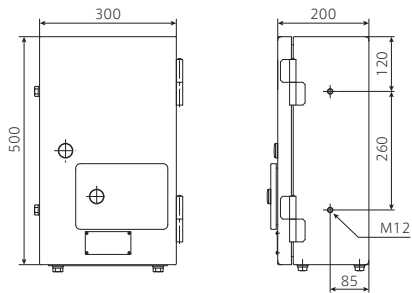

■仕様

サイズ/重量	300 (W) × 500 (H) × 200 (D) (mm) / 25kg以下
周囲温度/湿度	-20 ~ +50°C / 40 ~ 90%Rh
電源/消費電力	AC90 ~ 110V, 50/60Hz / 25VA以下
灯器開閉回路	最大7回路 1回路あたり容量:最大5A 全容量:最大15A
階梯数	最大24
押ボタン等の リコール受信回路	2回路