

特長

01

## フードレス・前傾

灯器表面が一枚面となり、積雪・着雪を軽減  
前傾とR形状により、正面反射を軽減

※フードの取り付けも可能

特長

02

## 従来比40%軽量

小型化・軽量設計により約11kgを実現  
アルミ押し出し材により堅牢設計


特長

03


## 保守が容易

前カバー開閉機構により、光源部の交換可能

車両用

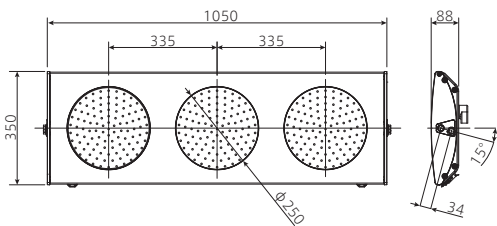

歩行者用

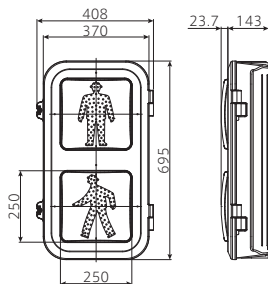

### ■仕様

サイズ/重量	車両用
	1050 (W) × 350 (H) × 88 (D) (mm) / 12kg以下
歩行者用	408 (W) × 695 (H) × 167 (D) (mm) / 13kg以下
	周囲温度/湿度
電源/消費電力	AC90 ~ 110V, 50/60Hz / 10VA以下
インタフェース	P10形、P11形