

UD形端末回線集約装置

警交仕規第1027号 UD形端末回線集約装置仕様書 準拠



特長
01

回線費用を低減

多種多様な端末回線の集約形態に対応

特長
02

用途に応じたラインアップ


独立筐体タイプ/交通信号制御機内蔵タイプ/光ビーコン内蔵タイプ

特長
03


S6機器(光ビーコン)も 集約可能

S9単独、S9+S6混在、S6単独などに対応

4回線タイプ

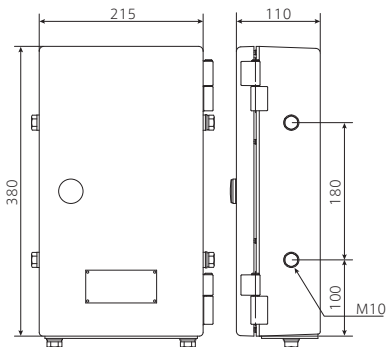

8回線タイプ

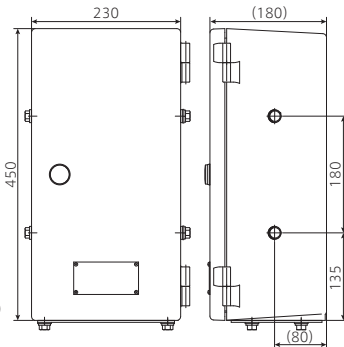

■仕様

| | | |
|---------|--|---|
| サイズ/重量 | 4回線タイプ | 215 (W) × 380 (H) × 110 (D) (mm) / 11kg以下 |
| | 8回線タイプ | 230 (W) × 450 (H) × 180 (D) (mm) / 13kg以下 |
| 周囲温度/湿度 | -20 ~ +50°C / 40 ~ 90%Rh | |
| 電源/消費電力 | AC90 ~ 110V, 50/60Hz / 23VA以下 | |
| 集約回線 | UD形1回線(アナログ/イーサネット回線) | |
| 端末回線 | S6形最大8回線 / S9形最大10回線 | |
| | ※アナログ回線ご使用の場合は、4回線タイプのみ ※カスケード接続も可能 | |