

Windows, 98DOS & DOS/V対応/Macintosh対応 FAX/DATA & FUZZYモデム

ME2814BII/-M

Windows, 98DOS & DOS/V対応/Macintosh対応 FAX/DATA モデム

ME1414BIII/-M

Windows対応 FAX/DATA/VOICEモデム

ME1414VBIII 近日発売

ME2814BII/-M
標準価格 ¥29,800 (税別)

ME1414BIII/-M
標準価格 ¥19,800 (税別)

ME1414VBIII
標準価格 ¥24,800 (税別)

OMRON



Windows®95対応
モデムドライバソフト添付
(INFファイル)

Windows & DOS/V版で提供されていない場合は、弊社までお問い合わせください。
Macintosh版には添付していません。

ずらり、BOXモデム最前線。

デザイン一新! 手軽なプライス! すぐに使える通信ソフト付き!

OMRON BOX MODEM SERIES

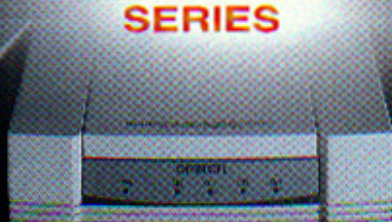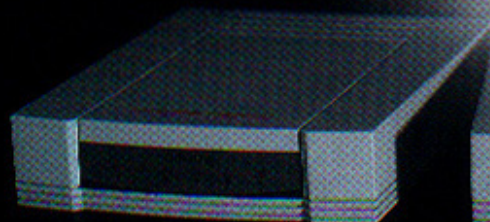

Windows, 98DOS & DOS/V対応
FAX/DATA & FUZZYモデム

ME2814BII

Macintosh対応
FAX/DATA & FUZZYモデム

ME2814BII-M

データが、28800bpsで駆け抜ける。

V.32とV.FCの双方に準拠した28800bpsのDATA通信。インターネット時代のスピードを獲得したBOXモデムです。FAX通信は14400bps。ファジイ機能も搭載します。

Windows, 98 & DOS対応
FAX/DATAマルチバックモデム

ME1414BIII

Macintosh対応
FAX/DATAマルチバックモデム

ME1414BIII-M

手軽なプライスの14400bps。

DATA/FAX通信ともに14400bpsのハイスピード。FAXはG3高品質通信が可能。また、Windowsパソコン、Mac用の充実した通信ソフトも添付しています。

Windows対応
FAX/DATA/VOICEモデム

ME1414VBIII

ボイス機能を駆使できる14400bps。DATA/FAX通信ともに14400bpsのハイスピード。留守録はもちろん、FAX/電話の自動切替やFAXポーリング送信も音声でお知らせします。通信ソフトも添付しています。



ME2814BIII
FAX/DATA MODEM

インターネットに最適なファジイモデムも、手軽なハイスピードモデムも、VOICEモデムも、オムロンならBOXモデムから選べます。

添付通信ソフトも充実。手軽に使える。高度に使えるボックスモデムの数々。

Windows/98DOS&DOS/V対応 **ME2814BII**

●28800bps (DATA) 全二重/14400bps (FAX) のFAX/データモデム ●Windows版FAX/データ通信ソフト「OMRON信乃助.WL」、98DOS&DOS/V版データ通信ソフト「WTERMスーパーバージョン」標準添付でWindows環境と98DOS&DOS/V環境のどちらにでも対応可能 ●PC-9800シリーズ用DTE接続ケーブル、DOS/V用変換コネクタ付属

Windows/98DOS&DOS/V対応 **ME1414BIII**

●14400bps (DATA) 全二重/14400bps (FAX) のFAX/データモデム ●Windows版FAX/データ通信ソフト「OMRON信乃助.WL」、98DOS&DOS/V版データ通信ソフト「WTERMスーパーバージョン」標準添付でWindows環境と98DOS&DOS/V環境のどちらにでも対応可能 ●PC-9800シリーズ用DTE接続ケーブル、DOS/V用変換コネクタ付属

VOICE機能付Windows対応 **ME1414VBIII**

●Windows版VOICE/FAX/データ通信ソフト「Quick Link Message Center for Windows」標準添付でFAX通信、データ通信、ボイスメールの3つの機能に対応しています。 ●PC-9800シリーズ用DTE接続ケーブル、DOS/V用変換コネクタ付属

Macintosh対応 **ME2814BII-M/ME1414BIII-M**

●Macintosh版FAX/データ通信ソフト「MacComCenter」標準添付 ●DTE接続ケーブル、Macintosh用変換コネクタ付属 ●Apple Remote Access用CCLファイル付属

(その他主な特長)

●FAXの世界標準クラス1、クラス2 (ME2814BIIのみ) に準拠、G3FAX送受信が可能 ●ファジィ技術を採用。電話回線の状態に応じてもっとも効率の良い通信速度を自動的に選択でき、MNPクラス10に比べても約200% (当社比) の実効通信速度を実現 (ME2814BIIのみ) ●データ圧縮はMNPクラス5とITU-T V. 42bisに準拠、エラー訂正はMNPクラス4とITU-T V. 42に加え、回線状態の悪いところでの通信などに適したMNPクラス10を新たに搭載 ●AA対応のNCU内蔵 ●RS-232Cがハーフビッチコネクタの機種 *にも接続できる14ピンハーフビッチコネクタをオプション (形式MD-CH-H14¥4,000税別) で用意。

* PC-9821Ne、PC-9801NS/Lなど。ただしH98シリーズを除く。

(仕様) (下記の仕様は日本国内仕様です。国外では使用できません。)

	ME2814BII	ME1414BIII/ME1414VBIII
適用回線	電話回線、専用回線 (2線式)	電話回線 (2線式)
通信方式	全二重 (DATA) / 半二重 (FAX)	
同期方式	調歩同期式 (非同同期式)	
ダイヤル形式	ダイヤルパルス (10/20pps)、トーンダイヤル切換え可能	
NCU形式	AA (自動発着信)	
制御コマンド	Heyes社ATコマンド	Heyes社ATコマンド、VOICEコマンド (ME1414VBIIIのみ)
FAXコマンド	EIAクラス1 (EIA-578)、クラス2準拠	EIAクラス1 (EIA-578)
通信速度	(DATA) 28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400/1200/300bps (FAX) 14400/12000/9600/7200/4800/2400/300bps	(DATA) 14400/12000/9600/7200/4800/2400/1200/300bps (FAX) 14400/12000/9600/7200/4800/2400/300bps
通信規格	(DATA) ITU-T V. 34/V. 32bis/V. 32/V. 22bis/V. 22/V. 21, V. FC, BELL 212A/103 (FAX) ITU-T V. 17/V. 29/V. 27ter/V. 21ch2	(DATA) ITU-T V. 32bis/V. 32/V. 22bis/V. 22/V. 21, BELL 212A/103 (FAX) ITU-T V. 17/V. 29/V. 27ter/V. 21ch2
モデム端末速度	115200/62400/57600/51200/41600/38400/20800/19200/14400/9600/4800/2400/1200/300bps	62400/57600/51200/41600/38400/20800/19200/14400/9600/4800/2400/1200/300bps
送信レベル	-9dBm ~ -15dBm (1dBmステップで設定可能)	
受信レベル	0dBm ~ -43dBm	
エラー訂正	MNPクラス4/10、ITU-T V. 42準拠	
データ圧縮	MNPクラス5、ITU-T V. 42bis準拠	
動作条件	温度0~40°C、湿度25~85% (ただし結露しないこと)	
電源電圧	AC100 ± 10%	
最大消費電力	約8VA	
外形寸法・重量	130 (W) × 175 (D) × 33 (H)	
付属品	DTE接続ケーブル、DOS/V用変換コネクタ、モジュラーケーブル、ユーザーズマニュアル、FAX/データ通信ソフト、保証書、BBS加入特典サービス 他 (Macintosh版には、Macintosh用変換コネクタ付属)	

注意

- モジュラージャックを新規に取り付けるときは、工事担当者による取り付け現地調整が必要です。詳しくは販売店および最寄のNTTにご相談ください。
- PBX、ボタン電話、ホームテレホンなどではNTT電話回線と電氣的仕様が異なる場合があります。この場合は、本機はご利用いただけません。詳しくは、各メーカーまたは保守業者へお問い合わせください。
- 本カタログに記載されている名称などは、各メーカーの商標または登録商標です。
- ITU-T V. 42bisの圧縮率について：ITU-T V. 42bisは理論上、最高約400%の圧縮率を持っています。

●本カタログ記載の標準価格はあくまでも参考であり、確定されたユーザー購入価格を表示したものではありません。

(標準価格) 表示価格には消費税が含まれておりません。

形式	標準価格
ME2814BII/ME2814BII-M	29,800円
ME1414BIII/ME1414BIII-M	19,800円
ME1414VBIII	24,800円

Windows版FAX/データ通信ソフト「OMRON信乃助.WL」

[FAX通信] ●G3FAXの送受信が可能 ●ワープロ/表計算ソフトなどで作成した文書をそのままFAX送信が可能 ●受信文書の印刷機能 ●FAX送信予約機能 ●FAX電話帳機能 ●受信文書の拡大・縮小・回転・不要ページの削除機能
[DATA通信] ●主なBBSへのオートログイン機能 ●B-PLUS、Quick-VAN、Z-MODEMなど主要な転送プロトコルをサポート

Windows版VOICE/FAX/データ通信ソフト「Quick Link Message Center for Windows」

[ボイスメール機能] ●複数のメールボックスを設定可能 ●FAXサービス機能 ●メッセージ機能 ●ポケットベル呼出し機能 ●外出先からのメッセージやメールの確認が可能 ●音声の録音・再生
[FAX通信] ●G3FAXの送受信が可能 ●作成したオリジナル文書をそのままの状態でも高品位に送信 (WYSIWYG) ●カバーページ (送付案内) 自動添付 ●FAXデータリスト (電話帳機能) ●FAXデータのグラフィックファイルフォーマットへの変換が可能
[DATA通信] ●バックグラウンドファイル転送機能 ●主な転送プロトコルをサポート

Macintosh版FAX/データ通信ソフト「MacComCenter」

[FAX通信] ●G3FAXの送受信が可能 ●作成したオリジナル文書をそのままの状態でも高品位に送信 (WYSIWYG) ●カバーページ (送付案内) 自動添付 ●FAXデータリスト (電話帳機能) ●FAXコントロールで通信状態を常に確認 ●FAXデータのグラフィックファイルフォーマットへの変換が可能
[DATA通信] ●ターミナルウィンドウのサイズ変更 ●主な転送プロトコルをサポート ●電話データリスト (電話帳機能)

98DOS&DOS/V版データ通信ソフト「WTERMスーパーバージョン」

●主要BBSへのオートログイン、アップロード、ダウンロード
対応パソコン：PC-9800シリーズ、DOS/Vパソコン (日本語MS-DOS)
※「WTERM」については、弊社でのサポートは行っておりません。ニフティサーブの「FGALWT」をご利用下さい。

	Windows版FAX/データ通信ソフト OMRON信乃助.WL	Windows版VOICE/FAX/データ通信ソフト Quick Link Message Center for Windows	Macintosh版FAX/データ通信ソフト MacComCenter
動作環境	対応パソコン OS メモリ ハードディスク空き容量	NEC PC-9801/9821シリーズ、EPSON PC-386/486/586シリーズ DOS/Vパソコン CPU80386 20MHz以上 (推奨80486) 日本語MS-DOS V5.0以上 日本語MS-Windows 3.1*	Apple Macintosh CPU68030以上 (Power Macintoshは、エミュレーションモードにて動作可能) 漢字Talk7以上 4MB以上 (推奨8MB以上) 4MB以上
カスタムサポート	コムユース株式会社 TEL 0425-26-2886 FAX 0425-26-6552 受付時間 10:00~17:00 (12:00~13:00を除く) 月曜日~金曜日 (祝祭日およびコムユース側の休日を除く)	株式会社プロンプト TEL 0425-56-5713 受付時間 10:00~17:00 (12:00~13:00を除く) 月曜日~金曜日 (祝祭日を除く)	株式会社プロンプト TEL 0425-56-5713 受付時間 10:00~17:00 (12:00~13:00を除く) 月曜日~金曜日 (祝祭日を除く)

* 日本語MS-Windowsは、Microsoft、NEC、EPSON、IBM、東芝製