

デジタルPBX対応カードモデム

ME3314C-D

LANインタフェース付きカードモデム

ME3314LC

デジタルPBX対応 LANインタフェース付きカードモデム

ME3314LC-D

ME3314C-D

標準価格 ¥37,800 (税別)

ME3314LC

標準価格 ¥37,800 (税別)

ME3314LC-D

標準価格 ¥42,800 (税別)

OMRON

インターネットプロバイダ

BBS加入特典サービス付き

NIFTY-Serve

ASAHIネット

BIGLOBE

People

フィールド

LANにも、デジタルPBXにも。 オムロンなら、 オフィスの回線へ自由につながっていく。

Windows 95/NT4.0対応

そのカードモデム、アナログ電話回線だけでいいですか？

デジタルPBX、
アナログ電話回線の
両対応モデム。

**ME3314
C-D** **NEW**



デジタルPBX用のアダプタ内蔵。
モデムを、直接オフィスの
デジタルPBX回線で使用可能に
したカードモデムです。

社内LAN、
アナログ電話回線の
2WAYモデム。

**ME3314
LC** **NEW**



外出時はアナログ回線で
インターネットなどにアクセス、
オフィスではLANに自在アクセス。
そんな用途にぴったりな
2WAYカードモデムです。

社内LAN、デジタルPBX、
アナログ電話回線の
3WAYモデム。

**ME3314
LC-D** **NEW**



専用のLANインタフェース付属に加え、
デジタルPBX用のアダプタも内蔵。
ノートPCユーザの求める
通信へのニーズを、すべて満たした
3WAYカードモデムです。

この高機能、そして充実した添付ソフトもオムロンらしい。

■PCMCIA 対応のPCカードモデム

■DATA通信33600bps、FAX通信14400bps

■添付ソフト

●「Windows 版インターネット簡単設定通信ソフト Internet Anywhere 2.4 Lite を添付」

●各種BBS専用通信ソフト

●Windows 95/NT4.0用 オムロン モデム ドライバソフト、

LAN用ドライバソフト (ME3314LC-D/ME3314LC)、

デジタルPBX用簡単設定ユーティリティソフト (ME3314LC-D/ME3314C-D)

3.5インチ Windows 95/NT4.0/Windows 3.11 HD

インターネットキット

かんたん

設定ソフト付き

Microsoft Windows 95/NT4.0/Windows 3.11 HD

ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 3.02)
メール (Microsoft Outlook Express 3.02) / MSN Messenger 2.0

インターネット

●MSN Messenger 2.0
●MSN Messenger 2.0
●MSN Messenger 2.0

33600 bps。そして、多彩なネットワーク・回線との接続性。 時代の声を1枚に集約した、カードモデムです。

■ME3314C-D/LC/LC-Dの基本動作環境

動作確認済みノートパソコン機種一覧

- NEC PC-9821 Nb7, Nd2, Lt2, Np, Ls12, Ls150, La13, Nr15, Nr150, Nw133, Nw150
- 富士通 FMV 5133NP5, 5150NA3, 575NA/T, 575NA/X, 5100NU/Y, 5100NL/W, 5100NL/T, 5150NA/X, 5133NP/W, 5120NA2/W, BIBLO NU13D
- 東芝 DynaBook SS475, Satellite 200CS, 220CS, 430, Satellite Pro 430CDS, 430CT, TECRA 510CT, PORTEGE 620CT, 660CDT, Libretto 30
- 日立 FLORA 210, 230, 250 270
- COMPAQ CONTURA 420c, LTE 5380, 5400, Elite 4/75CX, ARMADA 1130T, 4130T, PRESARIO 1084
- IBM ThinkPad 365ED, 365XD, 380D, 535, 560, 760E, 760EC, 760XL, 760XD
- SOTEC WinBook Quattro 120, /R150MX, /V166MX, Bird 150G, Slim 133
- 三菱電機 AMiTY SP
- akia T510V, T513M, T515V
- DEC Digital HiNote Ultra CT475, CTS5100, CTS5200, Digital HiNote Ultra II CTS5133, VP535, VP545, VP565, VP575
- SHARP Mebius MN5100, 5200, 6550D, 7650, PC-A325
- DELL Latitude XPi P90D, P133ST, LM P-133ST
- PackardBell NEC VERSA 2535, 6035H

動作確認済みPBX用電話機一覧

- NEC Dterm 60, 50A
- 富士通 DIGITAL PHONE 42A, 42B, 51C2, 71PB, 72B
- 日立 HI-24A-TELS, HI-F1B, HIT-E6, HIT-L6
- 東芝 EKTS-308E
- 松下 VB-6088
- NTT IKT-12LDS TEL-1, EX-6L TEL-1
- 岩通 IX-12KTD, IX-16KT-D
- AT&T P101-01
- ROLM 120V4
- ノーザンテレコムジャパン VNII 901


* PBX用電話機の機種によっては一部動作しない機能があります。機種名は電話機の銘板で確認してください。

対応OS

LAN ●Microsoft MS-Windows95/NT4.0 (ME3314LC/LC-Dのみ)

モデム ●Microsoft MS-Windows95/3.1/NT4.0

■デジタルPBXとの接続

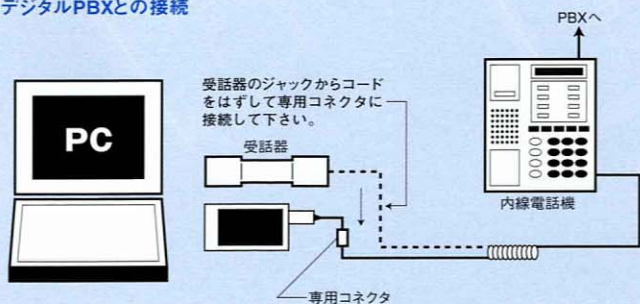

- 注意**
- NTT仕様の電話回線(一般家庭用電話回線)をご使用ください。
 - ME3314C-D/LC-DでPBXで使用する場合は、取扱い説明書の接続図を参照ください。(回線に直接接続してご使用になれません。)
 - PBX (ME3314LCのみ)、ホタン電話、ホームテレホンなどではNTT仕様の電話回線と電気的條件が異なります。本商品をこれらの回線に直接接続すると故障の原因となることがあります。接続する前に電話装置メーカーまたは保守業者にご相談ください。

●本カタログ記載の標準価格はあくまでも参考であり、確定されたユーザー購入価格を表示したものではありません。

■ハードウェア仕様 (下記の仕様は日本国内仕様です。国外では使用できません。)

NCU部仕様	
通信回線数	1回線
適用回線	電話回線、デジタルPBX (ME3314C-D/LC-D)
NCU形式	AA
ダイヤル形式	ダイヤルパルス式、プッシュトーン式
NCU制御コマンド	ATコマンド、FAXクラス1コマンド(EIA-578)、FAXクラス2コマンド
データ仕様	
通信方式	全二重
同期方式	調歩同期式
通信速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400/1200/300bps
通信規格	ITU-T V.21/22/22bis/32/32bis/34, V.FC, BELL 103/212A
モデム端末間速度	115200/57600/38400/19200/9600/4800/2400/1200/300bps
送信レベル	-9~-15dBm
受信レベル	-10~-43dBm
エラー訂正機能	MNPクラス4/10、ITU-T V.42
データ圧縮機能	MNPクラス5、ITU-T V.42bis
FAX仕様	
伝送制御手順	G3
通信方式	半二重
同期方式	調歩同期式
通信速度	14400/12000/9600/7200/4800/2400/300bps
通信規格	ITU-T V.21ch2/27ter/29/17
LAN仕様 (ME3314LC、ME3314LC-D)	
ネットワークI/F	10BASE-T (IEEE802.3)
一般仕様	
ホストインタフェース	PCMCIA 2.0, 2.1 準拠および JEIDA 4.1, 4.2 準拠
消費電力	●[ME3314LC] 最大1.5VA ●[ME3314LC-D] 最大1.8VA ●[ME3314C-D] 最大1VA
外形寸法・重量	(カード部) TYPE II 準拠 約54(W)×85.6(D)×5(H)mm、約40g
付属品	PCMCIA モデム用モジュラーケーブル、電話回線用延長コネクタ、モデム本体マニュアル、添付ソフト一式(CD-ROM, FD)、保証書、ユーザー登録ハガキ、BBS加入特典サービス、インターネットプロバイダ加入特典サービス ●[ME3314C-D] デジタルPBX用接続コネクタ ●[ME3314LC] 10BASE-T(LAN)用ケーブル、10BASE-T(LAN)用延長コネクタ ●[ME3314LC-D] デジタルPBX用接続コネクタ、10BASE-T(LAN)用ケーブル、10BASE-T(LAN)用延長コネクタ

■添付ソフト

＜CD-ROM/Windows95＞

- インターネット簡単設定通信ソフトウェア…「Internet Anywhere 2.4 Lite」
- IBM インターネット接続ソフト…「ネットパスポート」
- 各種BBS専用通信ソフト… NIFTY-Manager PC-VANナビゲーター ASAterm Guippy II フィールド ASCII Hot Cafe

＜FD (2HD, 1.44MB)＞

- Windows95/NT4.0用オムロンモデムドライバソフト ●デジタルPBX簡単設定ユーティリティ (ME3314C-D/LC-Dのみ) ●LAN用ドライバソフト (ME3314LC/LC-Dのみ)

■添付インターネット通信ソフトウェア仕様

インターネットソフトウェア「Internet Anywhere 2.4 Lite」のご使用環境	
メディアタイプ	CD-ROM
●コンピュータ本体	
対応パソコン	486DX (33MHz以上) を搭載するDOS/Vパソコン、PC-98パソコン(*1)
メモリ空き容量	MS-Windows95をご使用の場合16Mバイト以上 MS-Windows3.1をご使用の場合8Mバイト以上 (推奨16Mバイト以上)
ハードディスク空き容量	30Mバイト以上
ディスプレイ	640×480ドット以上の表示が可能であること
対応OS	日本語MS-Windows95 MS-Windows3.1
●アクセスプロバイダー	ダイヤルアップ接続契約が必要です

*1: ディスプレイ解像度が、640×480ドット以上の表示可能な機種でのみ使用可能。

■BBS加入特典サービス

- NIFTY-Serve ●ASAHIネット ●BIGLOBE ●People ●フィールド

■インターネットプロバイダ加入特典サービス

●BEKKOAME

- ※添付のデジタルPBX用ユーティリティでは、Windows95以外のOSで一部動作しない機能があります。(ME3314C-D/LC-D)
- ※デジタルPBX、アナログ各回線状況によっては、33600bpsで接続できない場合があります。
- ※本カタログに記載されている名称などは、各メーカーの商標または登録商標です。
- ※最新の対応機種については、弊社カスタマサポートまでご確認ください。