

# 壁掛け取付金具 BUP04 取扱説明書

本製品は、オムロン製バックアップ電源 BX25XT 専用の壁掛け取付金具です。

○ 製品の梱包内容

壁掛け取付金具、BUP04 .....	1
取付用木ネジ .....	4
BUP04 取扱説明書 .....	1

## ⚠ 注意

指定外の方向で設置しないこと。

- 落下するとけがをすることがあります。
- 指定方向以外で設置されると、万一バッテリーが液漏れしたときの保護ができません。



壁掛け取付金具の固定場所は、バックアップ電源の重さに十分耐えられるネジ止め強度を確保できる場所を選んで取り付けること。

固定場所の壁面材質に適したネジの種類、固定方法を使用してください。

- バックアップ電源 BX25XT と壁掛け取付金具とで 3.5kg の重さがあります。さらに、機器を接続するとその電源コードの重さ、引張り力などが加わります。



固定場所の壁面材質に適したネジを使用し、重さに耐えられるよう確実に固定すること。

- 取り付ける壁面の材質、厚さなどを確認し、木材の場合は付属の木ネジを使用してください。壁面がベニヤ、石膏ボード、コンクリート、金属などの場合は、その材質に適した専用のネジを使用してください。



取付金具は必ずネジ 4 本を使用して固定すること。

- バックアップ電源と接続機器の電源コードの重さ、引っ張り力などが加わります。安全のため必ずネジ 4 本を使用して壁面に固定してください。



## ◆ 壁掛け設置方法 ◆

### 1 取り付け場所と設置方法を決める


### 2 準備

- ・ 用意するもの
  - バックアップ電源 BX25XT。
  - 壁掛け取付金具 BUP04。
  - 固定場所の壁面材質に適したネジを 4 本ご用意ください。  
(ネジ径 4mm, 長さ 20mm 程度のもの)
  - 木の壁面に取付ける場合は付属のネジをご利用いただけます。
- ・ 電源コードを延長して接続される場合は、10A 以上の電流容量のものをご使用ください。


### 3 取り付け位置・方向を決め壁掛け取付金具を固定する

#### 取り付け方

- ・ 取り付け方向は必ず下記の指定の方向にしてください。  
指定以外の方向では使用しないでください。  
(バッテリーの液漏れ対策が施してありますが指定以外の方向で設置されますと効果がありません)
- ・ 天井などぶら下がる状態での設置は絶対にしないでください。

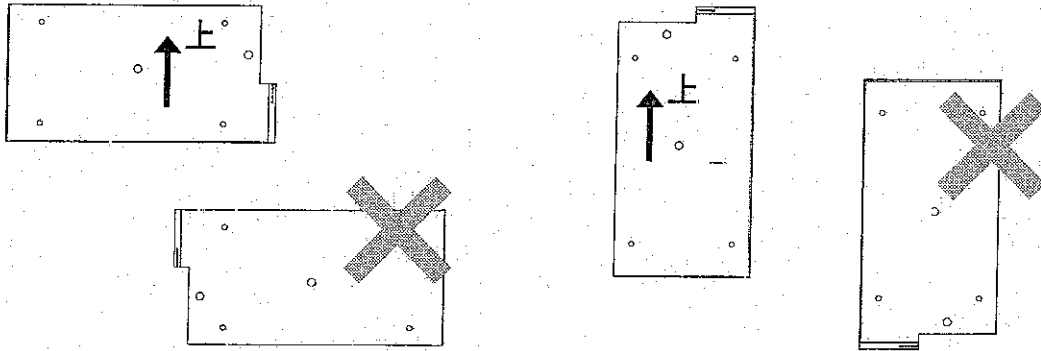


- ・ バックアップ電源BX25XT本体を取り付けて使用するために、金取付具の周囲には下図に示すようなスペースが必要です。

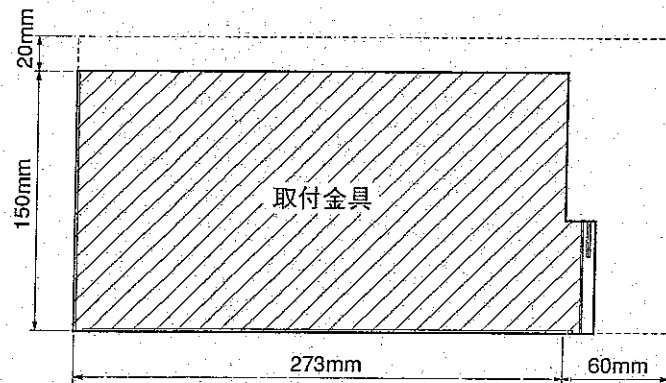


取り付け方向と位置をきめて、取り付け金具を4本のネジで固定してください。

### 4 バックアップ電源BX25XTを金具に取りつける

- (1) 本取付金具のストッパー固定ネジ1本をゆるめ、ストッパーを取ってください。

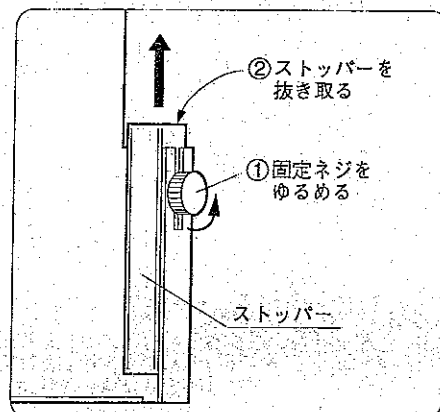


- (2) バックアップ電源 BX25XT の底面の穴と本取付金具の突起の位置とをあわせてバックアップ電源を金具に密着させてください。

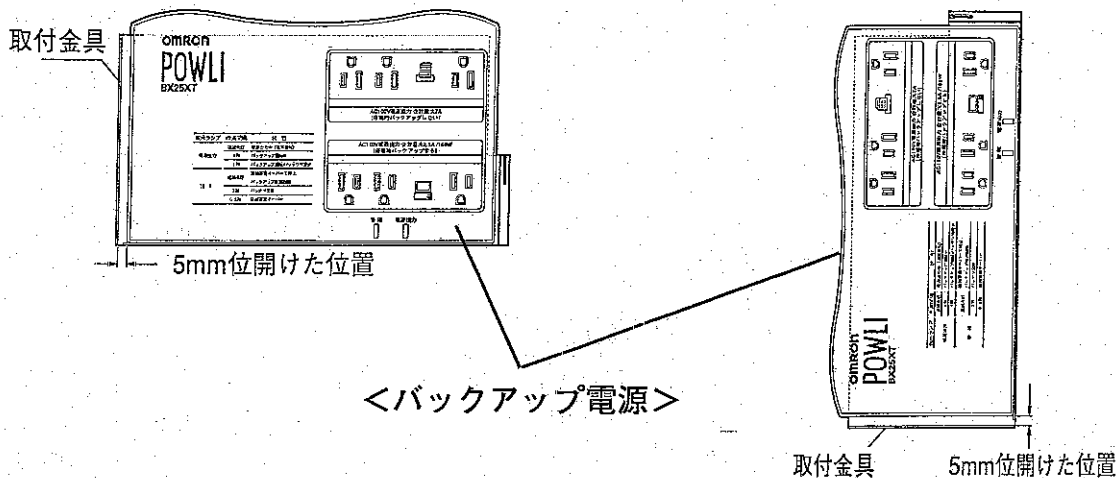

- (3) バックアップ電源 BX25XT をそのままずらしてください。

横方法設置の場合：左へずらします。


縦方法設置の場合：下へずらします。

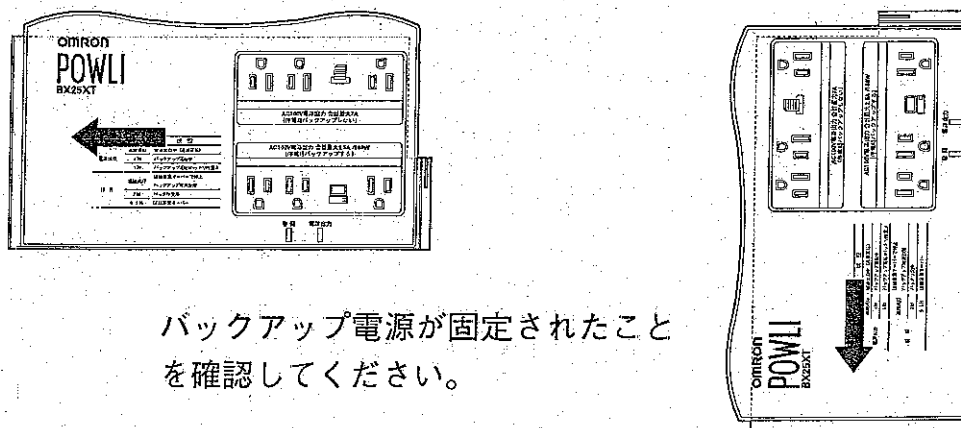

- (4) (1) ではずしたストッパーを差し込みネジを締めてください。

- ・必ずストッパーを使用して固定してください。

(ストッパーを使用しないと、バックアップ電源が本取付金具から外れて落下して危険です。)

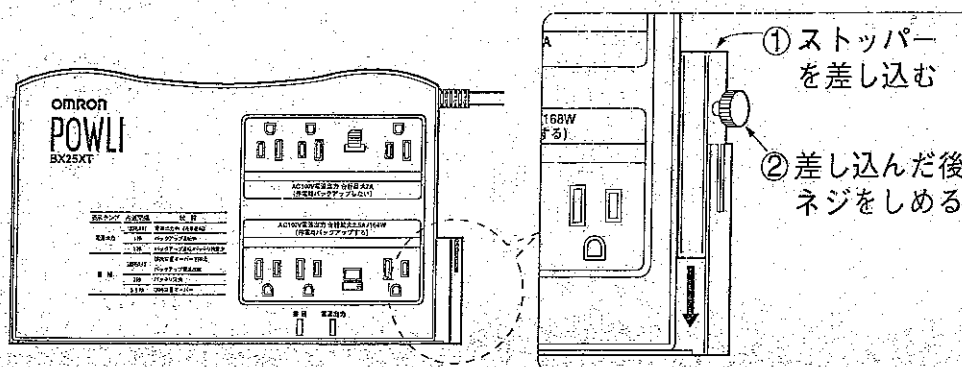

金具寸法図

