



## 仕 様 書

品 名 交換用ファン

型式名 REF60F

オムロン株式会社  
電子機器事業本部

品名 交換用ファン	型式 REF60F		
用途			
添付図面			
なし			
<p>特記事項</p> <p>本機は日本国内向け仕様です。機器に組み込んで輸出される場合等は、当社にお問い合わせください。本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。</p>			
<p>無償保証期間</p> <p>なし。</p>			
<p>仕様書変更経歴</p> <p>仕様書の記載内容が変更された場合には、改正符号(アルファベット)を記入し、仕様書番号の末尾に改正符号と同じ符号をつけて処理しております。なお本仕様書の記載内容に影響を与えない範囲での変更を行うことがありますので、予めご了承下さい。</p>			
符号	年 月 日	改 正 内 容	
A	2009・12・22	新規作成	A.H

目次
----

1. 製品の用途	4
2. 仕様	4
3. 外形図	4
4. 安全上のご注意	5

## 1. 製品の用途

本製品は、無停電電源装置 BH60PCW/BH100PCW、および交流安定化電源装置 RE60FW/RE100FW 専用の交換用冷却ファンです。

\* 型式名: REF60F (BH60PCW/BH100PCW, RE60FW/RE100FW 用)

## 2. 仕様

### 2-1. ファン仕様


項目	仕様・機能	規格 / 備考
種類	メルコテクノレックス MMF-08G12DH-RC0	ファンの適合規格 UL/CSA
ファン寿命	期待寿命 70,000 時間	周囲温度 25
使用周囲温度	-10 ~ 55	
使用周囲湿度	10% ~ 90%RH	無結露
保管周囲温度	-20 ~ 65	
保管周囲湿度	10% ~ 90%RH	無結露で保管のこと
外形寸法 [mm]	幅 80 × 奥行 25 × 高さ 80	参考データです 保証値ではありません

### 2-2. 梱包仕様



項目	仕様・機能	規格 / 備考
付属品	取扱説明書 1冊	
梱包箱外形寸法 [mm]	幅 100 × 奥行 100 × 高さ 45	公差 ± 10mm
梱包質量 [kg]	0.15	

## 3. 外形図

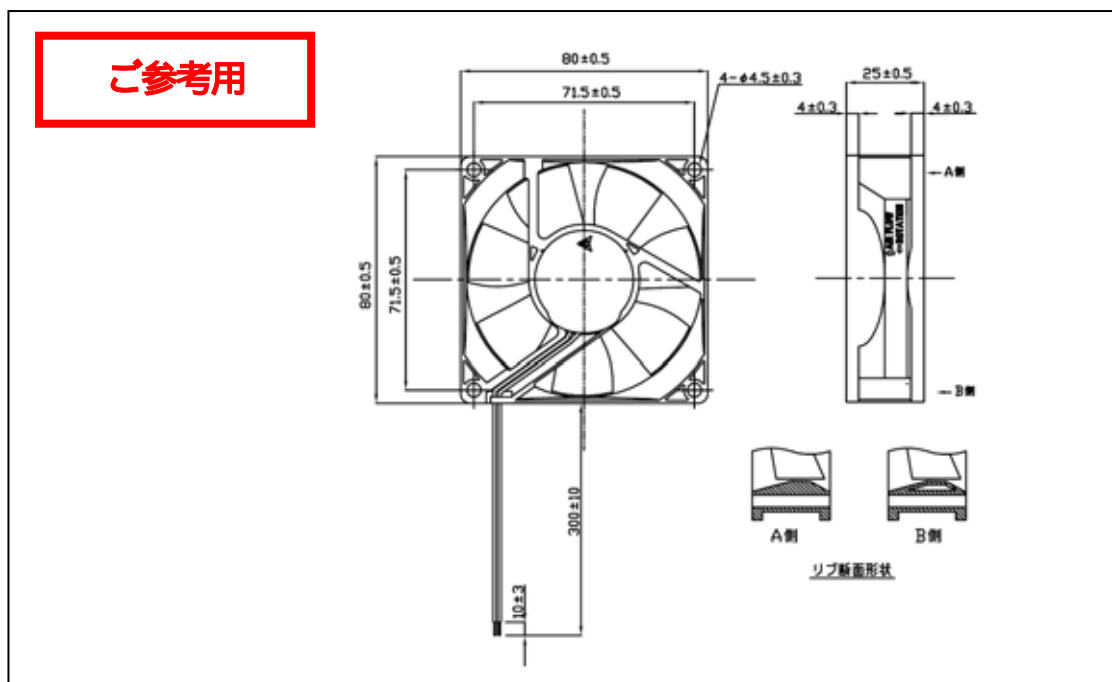



ご注意) 下図内の寸法はご参考用です。製品の寸法を保証するものではありません。



## 4. 安全上のご注意

 <b>危険</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。

-  : 禁止（してはいけないこと）を示します。例えば  は分解禁止を意味しています。
-  : 強制（必ずしなければならないこと）を示します。例えば  はアースの接続が必要であることを意味します。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### ■ファン交換時のご注意

#### 注意 (ファン交換時)

ファンの収納口の奥に指や金属物をいれないこと。

- 感電、ショートのおそれがあります。



運転中はフロントパネルをはずさないこと。

- 回転しているファンでけがをする恐れがあります。



### ●ファン交換時のご注意

- ※ 停止状態で交換される場合は、接続機器を停止し、本機の「電源出力」スイッチを切り、「AC入力」プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ※ 無停電電源装置(UPS)で出力無停止状態でのファン交換中に停電などの入力電源異常が発生した場合、バックアップできず出力が停止します。
- ※ バックアップ運転中にファン交換をしないでください。出力が停止します。